

Akciós ajánlat – E5CB



AKCIÓS
ÁRA:
22.500 FT

OMRON E5CB – Megbízható és egyszerű hőmérséklet-szabályozás egy gombnyomásra!

Gyors beállítás – kevesebb mint 20 paraméter

PID szabályozás – automatikus hangolással, mintavételezési idő 250 ms

Könnyen leolvasható – nagy méretű 7 szegmenses kijelző

Kompakt méret – (DIN 48x48 mm) Kompatibilis érzékelők: PT100, J, K, R, S, T

Relé vagy SSR kimenet – rugalmasság a vezérlésben

Egyszerű telepítés – professzionális eredmény!

Válassza az E5CB-t, ha megbízható szabályozást keres elérhető áron!

Szeretne további tájékoztatást kapni?

+36 1 399 3050

industrial.omron.hu/hu/products/e5cb

Rendeljen és használja ki ajánlatunk előnyeit!

Az ajánlatunk 2025. 08. 01-től 2025. 12. 31-ig érvényes.

Akciós ajánlat – E5CB

Hőmérséklet-szabályozás elérhető áron

Akcióban résztvevő típusok:


Típus	Leírás	Bevezető ár
E5CB-Q1P 100-240 VAC	Pt100 hőmérsékletérzékelő bemenet, 100-240 V AC tápfeszültség, tranzistoros kimenet szilárdtestrelé meghajtáshoz	22500 Ft
E5CB-Q1PD 24VAC/DC	Pt100 hőmérsékletérzékelő bemenet, 24 V AC/DC tápfeszültség, tranzistoros kimenet szilárdtestrelé meghajtáshoz	22500 Ft
E5CB-Q1TC 100-240 VAC	J, K, R, S, T típusú hőmérsékletérzékelő bemenet, 100-240 V AC tápfeszültség, tranzistoros kimenet szilárdtestrelé meghajtáshoz	22500 Ft
E5CB-Q1TCD 24VAC/DC	J, K, R, S, T típusú hőmérsékletérzékelő bemenet, 24 V AC/DC tápfeszültség, tranzistoros kimenet szilárdtestrelé meghajtáshoz	22500 Ft
E5CB-R1P 100-240 VAC	Pt100 hőmérsékletérzékelő bemenet, 100-240 V AC tápfeszültség, relé kimenet	22500 Ft
E5CB-R1PD 24VAC/DC	Pt100 hőmérsékletérzékelő bemenet, 24 V AC/DC tápfeszültség, relé kimenet	22500 Ft
E5CB-R1TC 100-240 VAC	J, K, R, S, T típusú hőmérsékletérzékelő bemenet, 100-240 V AC tápfeszültség, relé kimenet	22500 Ft
E5CB-R1TCD 24VAC/DC	J, K, R, S, T típusú hőmérsékletérzékelő bemenet, 24 V AC/DC tápfeszültség, relé kimenet	22500 Ft



Molding machine



Packing machine

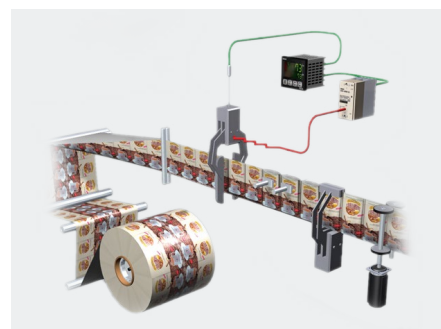

Sealing machine