


Kompakt automatizálás. Maximális hatékonyság

Akciós ajánlat kompakt automatizálási megoldásokhoz



Komplett automatizálási megoldások egy kézről

Az OMRON kompakt automatizálási portfóliója lehetővé teszi a gépvezérlés, a kezelői felület és a motorvezérlés egyszerű integrációját. Az NX1P2 egyetemes gépvezérlők, a CP sorozatú kompakt PLC-k, az M1 frekvenciaváltók és az NB érintőképernyős terminálok ideális kombinációt alkotnak a modern gépek és gyártóberendezések hatékony vezérléséhez.

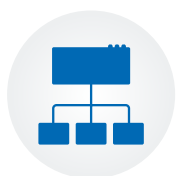

EGY RENDSZERBEN

PLC, HMI és hajtástechnika egy gyártótól, egyszerűbb tervezéssel és üzembe helyezéssel.



GYORS ÉS MEGBÍZHATÓ

Az egyetemes gépvezérlők és PLC-k magas teljesítményt és gyors feldolgozást biztosítanak kompakt kivitelben.



KÖLTSÉGHATÉKONY

Kiemelkedő ár-érték arány, ideális választás kisebb és közepes automatizálási projektekhez.



KEDVEZMÉNYES KAMPÁNYAJÁNLAT
Az OMRON kompakt automatizálási termékeire!



AKCIÓ IDŐTARTAMA
2026.09.01. - 2027.01.31.

Szeretne további tájékoztatást kapni?

OMRON Electronics Kft.

+36 1 399 3050

industrial.omron.hu

Kompakt PLC megoldások

Széles körű lehetőségek kompakt automatizálási alkalmazásokhoz

Az OMRON kompakt egyetemes gépvezérlői és PLC-i megbízható és egyedi megoldásokat kínálnak az ipari automatizálás legkülönbözőbb területein. A CP2E, CP1L és NX1P2 termékcsaládok olyan rugalmas választékot kínálnak, amely lehetővé teszi a megfelelő vezérlő kiválasztását a feladat komplexitásának és teljesítményigényének megfelelően. Így minden alkalmazáshoz megtalálható az optimális egyensúly a funkcionalitás, a teljesítmény és a beruházási költség között.



NAGY TELJESÍTMÉNY, KOMPAKT KIVITEL

A CP2E és CP1L vezérlők kiváló választást jelentenek általános gépvezérlési feladatokhoz, míg az NX1P2 fejlett mozgásszabályozási, hálózati és adatkezelési funkcióival összetettebb alkalmazások igényeit is kielégíti.



FEJLETT KOMMUNIKÁCIÓ

Az Ethernet kommunikáció, a soros bővíthetőség, valamint az NX1P2 család EtherCAT és EtherNet/IP támogatása egyszerű integrációt biztosít különböző automatizálási rendszerekben.

EtherCAT

EtherNet/IP

IO-Link

HATÉKONY FEJLESZTÉS

A funkcióblokkok és fejlesztői eszközök gyorsabb programfejlesztést és üzembe helyezést tesznek lehetővé. A CP és NX sorozatú vezérlők rugalmas platformot kínálnak új és meglévő automatizálási rendszerekhez.



Típus	Leírás	Akciós ár
CP2E-N40DT1-D	CP2E sorozatú kompakt PLC - 2 db Ethernet port; 24 digitális bemenet, 16 digitális, PNP tranzisztros kimenet; maximális lokális IO szám: 160; táplálás 24 VDC; 10 kStep program memória, 10 kStep funkcióblokk memória; 220 utasítás.	85 000 Ft
CP1L-EM40DT1-D	CP1L sorozatú kompakt PLC - 1 db Ethernet port; 24 digitális bemenet, 16 digitális, PNP tranzisztros kimenet; maximális lokális IO szám: 150; táplálás 24 VDC; 10 kStep program memória, 10 kStep funkcióblokk memória; 500 utasítás.	100 000 Ft
CXONE-LT01-EV4	CX-One Lite Edition szoftvercsomag a C sorozatú PLC-k programozásához.	95 000 Ft*
NX1P2-1140DT1	24 digitális bemenet; 16 digitális PNP tranzisztros kimenet; 1,5MB program memória; EtherCAT interfész (4 szervotengely interpolált mozgásszabályozása + 4 szervotengely pont-pont pozicionálása, csatlakoztatható EtherCAT node-ok száma maximum 16), EtherNet/IP interfész; 2 db opcionális bővítőkártya soros kommunikációhoz vagy analóg I/O funkcióhoz.	170 000 Ft
NX1P2-9024DT1	14 digitális bemenet; 10 digitális PNP tranzisztros kimenet; 1,5MB program memória; EtherCAT interfész (4 servo tengely pont-pont pozicionálása, csatlakoztatható EtherCAT node-ok száma maximum 16), EtherNet/IP interfész; 1 db opcionális bővítőkártya soros kommunikációhoz vagy analóg I/O funkcióhoz.	130 000 Ft
SYSMAC-LE201L	Sysmac Studio Lite Edition szoftvercsomag.	250 000 Ft*

* A CX-One Lite Edition és a Sysmac Studio Lite Edition szoftvercsomagok akciós árai legalább egy, az akcióban részt vevő egyetemes gépvezérlő, PLC, frekvenciaváltó vagy HMI vásárlása esetén érvényesek.

Szeretne további tájékoztatást kapni?

OMRON Electronics Kft.

+36 1 399 3050

industrial.omron.hu

A fent megírt kompakt automatizálási akciónk 2026.09.01-től 2027.01.31-ig érvényes. Az árak nem tartalmazzák az ÁFA-t és egyéb kedvezményekkel nem összevonhatók. A kiszállítást az érvényben lévő kiszállítási feltételeink alapján végezzük. Esetlegesen felmerülhetnek további szállítási költségek. Bár hibamentességre törekszünk, az OMRON Europe BV és/vagy lányvállalatai és egyéb kapcsolódó cégei nem vállalnak semmilyen garanciát vagy felelősséget a jelen dokumentumban közölt információ helyességéért vagy teljességéért. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az összeállításon előzetes bejelentés nélkül bármikor tetszőleges módosításokat hajtsunk végre.

M1 – Kompakt frekvenciaváltó-család

Csúcskészülékek tudása, megnövelt energiahatékonyság


A standard illetve a különféle beépített kommunikációs lehetőségeket biztosító típusok segítségével rugalmasabbá és hatékonyabbá válik a géptervezés, csökken a kábelezés, nő a helytakarékoság.



- Aszinkron- és szinkronmotorok hajtása.
- Sebesség- és nyomatékszabályozás, pozicionálás.
- Beépített inkrementálisjeladó-bemenet.
- M1-STD típusok: Modbus RTU (RS-485).
- M1-ECT típusok: EtherCAT.
- M1-EMP típusok: Ethernet/IP, PROFINET, Modbus TCP.
- Vezetékes és FSoE Safe Stop 0 (STO SIL3 PLe).
- Lakkozott NYÁK a por- és nedvességállóság érdekében.

BEÉPÍTETT INKREMENTÁLISJELADÓ- BEMENET

- Vektorszabályozás jeladóval
- Nyomatékszabályozás Pozicionálás

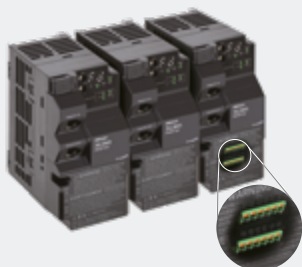


TELJES KÖRŰ SYSMAC STUDIO TÁMOGATÁS

- Sysmac Studio Standard Edition (SYSMAC-SE201L)
- Sysmac Studio Drive Edition (SYSMAC-DE001L)



SZABÁLYOZHATÓ MOTORTÍPUSOK SZÉLES VÁLASZTÉKA

- Aszinkronmotorok (IM)
- Szinkronmotorok (SPM, IPM)
- Nagy pólusszámú motorok (DDPM)

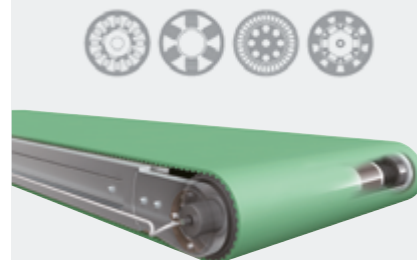

Típus	Leírás	Akciós ár
3G3M1-AB002	0,2/0,4 kW (HHD/HND) 1 fázis, 230V tápfeszültség	37 000 Ft
3G3M1-AB004	0,4/0,55 kW (HHD/HND) 1 fázis, 230V tápfeszültség	39 000 Ft
3G3M1-AB007	0,75/1,1 kW (HHD/HND) 1 fázis, 230V tápfeszültség	46 000 Ft
3G3M1-AB015	1,5/2,2 kW (HHD/HND) 1 fázis, 230V tápfeszültség	52 000 Ft
3G3M1-AB022	2,2/2,7 kW (HHD/HND) 1 fázis, 230V tápfeszültség	61 000 Ft
3G3M1-AB037	3,7/3,7 kW (HHD/HND) 1 fázis, 230V tápfeszültség	101 000 Ft
3G3M1-A4004	0,4/0,75 kW (HHD/HND) 3 fázis, 400V tápfeszültség	58 000 Ft
3G3M1-A4007	0,75/1,1 kW (HHD/HND) 3 fázis, 400V tápfeszültség	59 000 Ft
3G3M1-A4015	1,5/2,2 kW (HHD/HND) 3 fázis, 400V tápfeszültség	65 000 Ft

Típus	Leírás	Akciós ár
3G3M1-A4022	2,2/3,0 kW (HHD/HND) 3 fázis, 400V tápfeszültség	73 000 Ft
3G3M1-A4030	3,0/4,0 kW (HHD/HND) 3 fázis, 400V tápfeszültség	81 000 Ft
3G3M1-A4040	4,0/5,5 kW (HHD/HND) 3 fázis, 400V tápfeszültség	83 000 Ft
3G3M1-A4055	5,5/7,5 kW (HHD/HND) 3 fázis, 400V tápfeszültség	111 000 Ft
3G3M1-A4075	7,5/11 kW (HHD/HND) 3 fázis, 400V tápfeszültség	127 000 Ft
3G3M1-A4110	11/15 kW (HHD/HND) 3 fázis, 400V tápfeszültség	208 000 Ft
3G3M1-A4150	15/18,5 kW (HHD/HND) 3 fázis, 400V tápfeszültség	240 000 Ft
3G3M1-A4185	18,5/22 kW (HHD/HND) 3 fázis, 400V tápfeszültség	341 000 Ft
3G3M1-A4220	22/30 kW (HHD/HND) 3 fázis, 400V tápfeszültség	349 000 Ft

A táblázatban az M1-STD típusok szerepelnek. Az M1-ECT és M1-EMP változatok szintén kedvezményes áron rendelhetők. Kérje egyedi ajánlatunkat!

Szeretne további tájékoztatást kapni?

OMRON Electronics Kft.

+36 1 399 3050

industrial.omron.hu

A fent megjelölt kompakt automatizálási akción 2026.09.01-től 2027.01.31-ig érvényes. Az árak nem tartalmazzák az ÁFA-t és egyéb kedvezményekkel nem összevonhatók. A kiszállítást az érvényben lévő kiszállítási feltételeink alapján végezzük. Esetlegesen felmerülhetnek további szállítási költségek. Bár hibamentességre törekszünk, az OMRON Europe BV és/vagy lányvállalatai és egyéb kapcsolódó cégei nem vállalnak semmilyen garanciát vagy felelősséget a jelen dokumentumban közölt információ helyességéért vagy teljességéért. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az összeállításon előzetes bejelentés nélkül bármikor tetszőleges módosításokat hajtsunk végre.

NB sorozatú érintőképernyős terminálok

Professzionális és költséghatékony HMI megoldások

Az OMRON NB sorozat a modern gépkezelő felületek minden fontos előnyét kínálja egy költséghatékony platformon. Az intuitív fejlesztőkörnyezet, a széles kommunikációs támogatás és a 3,5"-10,1" közötti modellválaszték gyors és rugalmas megoldást biztosít szinte bármilyen ipari alkalmazáshoz. A nagy fényerejű TFT kijelzők, a többnyelvű kezelőfelületek és a beépített adatkezelési funkciók hozzájárulnak a hatékonyabb és kényelmesebb gépkezeléshez.



EGYSZERŰ FEJLESZTÉS

Az ingyenes NB-Faceplate szoftver modulokkal gyorsan készíthetők kezelőképernyők, riasztások és adatnaplózási funkciók. Az offline szimuláció lehetővé teszi a projektek tesztelését még az üzembe helyezés előtt. A szoftver többnyelvű kezelőfelületek kialakítását is támogatja.



SZÉLES KÖRŰ KOMPATIBILITÁS

Az NB terminálok Ethernet és soros kommunikációs lehetőségeket kínálnak, így egyszerűen csatlakoztathatók számos PLC-hez és automatizálási rendszerhez. Legyen szó új gépről vagy meglévő berendezés korszerűsítéséről, az NB sorozat rugalmas és költséghatékony megoldást nyújt.



KIVÁLÓ FELHASZNÁLÓI ÉLMÉNY

A 65 000 színű TFT kijelző, a hosszú élettartamú LED háttérvilágítás és a 3,5"-10,1" közötti modellválaszték biztosítja, hogy minden alkalmazáshoz megtalálható legyen az optimális megjelenítő. A modern grafikus kezelőfelületek és a gyors működés hozzájárulnak a hatékony gépkezeléshez.



Típus	Leírás	Akciós ár
NB3Q-TW01B	Programozható 3,5 colos érintőképernyős terminál 320 x 240 képpontos, 70 x 53 mm-es hasznos képernyőfelülettel, színes (65536 szín) teljesen grafikus TFT kijelzővel, állítható fényerővel és kontraszttal, valós idejű órával, 1 db 10/100 base-T Ethernet porttal, 1 db RS-232C/RS-485 soros porttal és 1 db USB porttal.	65 000 Ft
NB5Q-TW01B	Programozható 5 colos érintőképernyős terminál 320 x 234 képpontos, 113 x 85 mm-es hasznos képernyőfelülettel, színes (65536 szín) teljesen grafikus TFT kijelzővel, állítható fényerővel és kontraszttal, valós idejű órával, 1 db 10/100 base-T Ethernet porttal, 1 db RS-232C porttal, 1 db RS-232C/RS-485 soros porttal és 1 db USB porttal.	95 000 Ft
NB7W-TW01B	Programozható 7 colos érintőképernyős terminál 800 x 480 képpontos, 154 x 86 mm-es hasznos képernyőfelülettel, színes (65536 szín) teljesen grafikus TFT kijelzővel, állítható fényerővel és kontraszttal, valós idejű órával, 1 db 10/100 base-T Ethernet porttal, 1 db RS-232C porttal, 1 db RS-232C/RS-485 soros porttal és 1 db USB porttal.	120 000 Ft
NB10W-TW01B	Programozható 10 colos érintőképernyős terminál 800 x 480 képpontos, 221 x 133 mm-es hasznos képernyőfelülettel, színes (65536 szín) teljesen grafikus TFT kijelzővel, állítható fényerővel és kontraszttal, valós idejű órával, 1 db 10/100 base-T Ethernet porttal, 1 db RS-232C porttal, 1 db RS-232C/RS-485 soros porttal és 1 db USB porttal.	190 000 Ft

Szeretne további tájékoztatást kapni?

OMRON Electronics Kft.

+36 1 399 3050

industrial.omron.hu

A fent megjelölt kompakt automatizálási akción 2026.09.01-től 2027.01.31-ig érvényes. Az árak nem tartalmazzák az ÁFA-t és egyéb kedvezményekkel nem összevonhatók. A kiszállítást az érvényben lévő kiszállítási feltételeink alapján végezzük. Esetlegesen felmerülhetnek további szállítási költségek. Bár hibamentességre törekszünk, az OMRON Europe BV és/vagy lányvállalatai és egyéb kapcsolódó cégei nem vállalnak semmilyen garanciát vagy felelősséget a jelen dokumentumban közölt információ helyességéért vagy teljességéért. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az összeállításon előzetes bejelentés nélkül bármikor tetszőleges módosításokat hajtsunk végre.