


FHV7-AI

Akciós ajánlat

Az OMRON FHV7-AI kamerás képfeldolgozóját úgy tervezték, hogy egyszerűsítse és javítsa az automatizált ellenőrzéseket. A fejlett AI-funkciókat egy univerzális megvilágítással és objektívbeállítással ötvöző FHV7-AI szükségtelemmé teszi az összetett ellenőrzőrendszerek kiépítéséhez szükséges speciális szakértelmet. A rendszer a felhasználók egyszerű adatbevitelére alapszik automatikusan konfigurálja a bonyolult feltételeket és küszöbértékeket, lehetővé téve a stabil ellenőrzési folyamatok gyors létrehozását.

- **Öntanulás:** Automatikus öntanulás és optimalizáló beállítások.
- **Robusztus kialakítás:** IP67-es védettségű, kompakt kialakítás.
- **Rugalmas konfiguráció:** 1,6 MP-es kamera, fehér LED-világítás és autofókuszos objektív az egyszerű telepítésért.
- **Átfogó integrációs lehetőségek:** Az FHV7-AI kamerás képfeldolgozó egyszerűen integrálható a meglévő gépekkel és automatizálási rendszerekkel a zökkenőmentes működés érdekében.

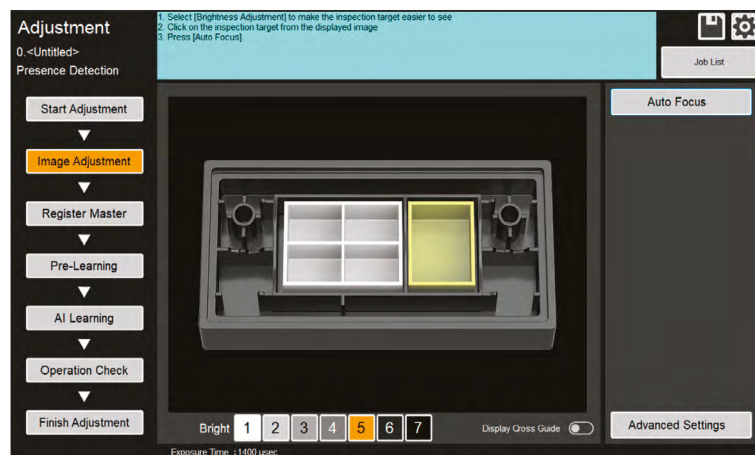

Jellemzők

- 1,6 MP-es képérzékelő
- 5 választható látómező (autofókusz)
- Fehér LED-es megvilágítás
- IP67-es védettség
- Robusztus felépítés
- Felhasználóbarát felület
- 3x AI-algoritmus
- Jelenlétérzékelés
- Terméktípus
- Egyszerű hibaérzékelés



Szeretne további tájékoztatást kapni?

OMRON Magyarország



+36 1 399 30 50

industrial.omron.hu/hu/products/fhv7-ai

FHV7-AI promóciós ajánlat

FHV7-AI funkciókkal rendelkező kamerás képfeldolgozó

Típus	Minimális távolságok (mm)			Közbenső távolságok (mm)			Maximális távolságok (mm)		
	Kamera távolság	X látómező	Y látómező	Kamera távolság	X látómező	Y látómező	Kamera távolság	X látómező	Y látómező
FHV7X-C016-S06-W-01	60	39	29	470	390	290	1000	845	624
FHV7X-C016-S09-W-01		23,5	17,5		250	188		543	407
FHV7X-C016-S12-W-01		16,5	12,5		185	140		407	305
FHV7X-C016-S16-W-01	110	27	20	945	288	215	2000	614	460
FHV7X-C016-S25-W-01	188	30	23	906	170	130		390	260

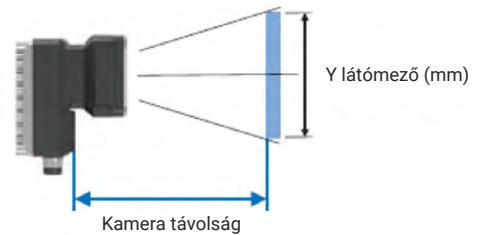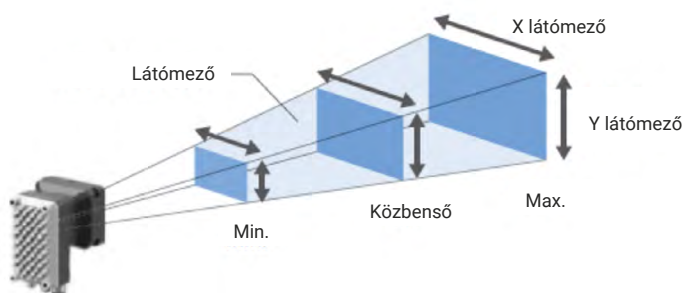

A távolság a kamera felfogatási síkjától mérendő.

Kamera típusok

Típus	Cikk leírása	Bevezető ár
FHV7X-C016-S06-W-01	AI kamerás képfeldolgozó, 6 mm-es fókusz távolság, színes, 1,6 MP-es felbontás, fehér LED, motorizált objektívmodul, 24 VDC, IP67	599.900 Ft
FHV7X-C016-S09-W-01	AI kamerás képfeldolgozó, 9 mm-es fókusz távolság, színes, 1,6 MP-es felbontás, fehér LED, motorizált objektívmodul, 24 VDC, IP67	599.900 Ft
FHV7X-C016-S12-W-01	AI kamerás képfeldolgozó, 12 mm-es fókusz távolság, színes, 1,6 MP-es felbontás, fehér LED, motorizált objektívmodul, 24 VDC, IP67	599.900 Ft
FHV7X-C016-S16-W-01	AI kamerás képfeldolgozó, 16 mm-es fókusz távolság, színes, 1,6 MP-es felbontás, fehér LED, motorizált objektívmodul, 24 VDC, IP67	599.900 Ft
FHV7X-C016-S25-W-01	AI kamerás képfeldolgozó, 25 mm-es fókusz távolság, színes, 1,6 MP-es felbontás, fehér LED, motorizált objektívmodul, 24 VDC, IP67	599.900 Ft

Ajánlott kábelek

Típus	Cikk leírása	Bevezető ár
FHV-VDB2 5M	I/O-kábel (hajlítással), 5 m	47.900 Ft
FHV-VNB2 5M	Ethernet-kábel (hajlítással), 5 m	37.900 Ft

*Egyéb hosszúságú és derékszögű kábelek kérésre kaphatók.

További információ:

industrial.omron.hu/hu/products/fhv7-ai

A táblázatban feltüntetett árak nettó árak, amelyek egyéb kedvezménnyel nem vonhatóak össze. Ajánlatunk 2026.01.01-től 2026.05.31-ig érvényes.

Bár hibátlanosságra törekedtünk, az Omron Europe BV és/vagy leányvállalatai és egyéb kapcsolódó cégei nem vállalnak semmilyen garanciát vagy felelősséget a jelen dokumentumban közölt információ helyességéért vagy teljességéért. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül bármikor tetszőleges módosításokat hajtsunk végre.